



品番：EA948CA-75

品名：M10x40mm [ステンレス製]雄ねじフラットテンションバー

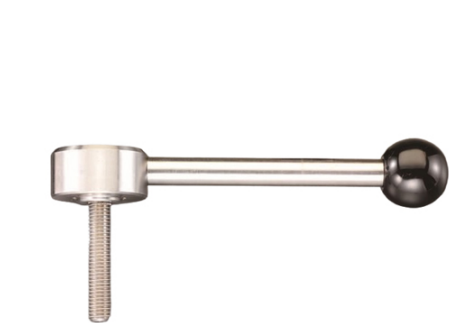

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,680円(税抜)／10,648円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 9,680円(税抜)／10,648円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/03/06 03:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1211ページ                      |      |   |

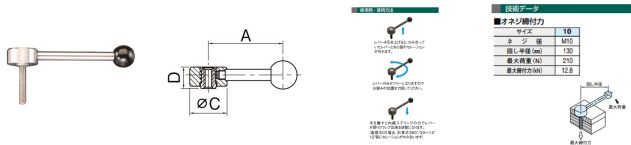

仕様

|       |                                         |       |                            |
|-------|-----------------------------------------|-------|----------------------------|
| メーカー  | イマオコーポレーション                             | 型番    | FT10X40-SUS                |
| ねじサイズ | M10×40                                  | レバー長さ | 131mm                      |
| 本体高さ  | 22mm                                    | 歯数    | 30                         |
| ねじ締付力 | 回し半径:130mm<br>最大荷重:210N<br>最大締付力:12.8kN | 材質    | 本体:SUS303、<br>グリップ:フェノール樹脂 |
| 質量    | 325g                                    |       |                            |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| 本体の高さが低い上、レバーも角度15°またはフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。 |
| 操作時にレバーの干渉が発生する場合に、短いレバーを取付け使用できます。             |
| RoHS対応品                                         |

代替品

|  |                                               |
|--|-----------------------------------------------|
|  | <p>品番 EA948CA-55</p> <p>コメント 材質:SUM22L黒染め</p> |
|--|-----------------------------------------------|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.