



品番：EA948CA-91

品名：M10x30mm [スチール製]雄ねじテンションレバー

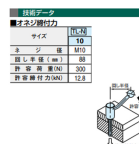

販売価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
カタログ価格	2,930円(税抜) / 3,223円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/11 11:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		

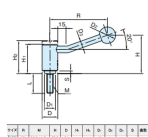

#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TL10X30N
ねじサイズ	M10×30	レバー長さ	88mm
ハンドル全高	58.5mm	歯数	22
ねじ締付力	回し半径:88mm 許容荷重:300N 許容締付力:12.8kN	材質	本体・ねじ:スチール(SUM22L)、 グリップ:フェノール樹脂
質量	180g		

ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。

握り玉以外はオールスチール製のため、堅牢で強力です。

安全テンションレバーはレバーを押し付けると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り、再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.