

 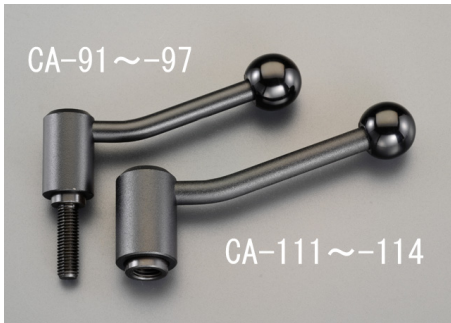


品番：EA948CA-95

品名：M12x40mm [スチール製]雄ねじテンションレバー

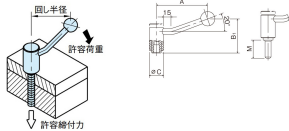

販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 12:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	TL12X40N
材質	スチール(SUM22L)、 グリップ:フェノール樹脂	ねじ径	M12
サイズ(mm)	A:106、B1:68、C:28、M:40	入数	1個
回し半径(mm)	106	許容荷重(N)	420
許容締付力(kN)	18.6		
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。			
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。			
雄ねじ			
RoHS対応品			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.