 



品番：EA948CB-105

品名：M5x30mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)



販売価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
カタログ価格	935円(税抜) / 1,029円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/06/18 22:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1258ページ		

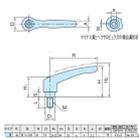

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR5X30-OG
ねじサイズ	M5×30	レバーサイズ	R:40mm H:31mm D:14mm H1:24.5mm H2:34mm D1:10mm S:4mm A:7mm a:5.5mm W:1mm
歯数	16	規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)
質量	45g	カラー	オレンジ
材質	レバー:亜鉛ダイカスト ねじ:スチール(SUM22L)	ねじ締付力	回し半径:30mm 許容荷重:135mm 許容締付力:3.1kN

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.