


品番：EA948CB-226

品名：M8x30mm 雄ねじクランプレバー(操作バ<sup>®</sup>-付)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 585円(税抜) / 644円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 585円(税抜) / 644円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/01 00:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1212ページ                      |      |   |

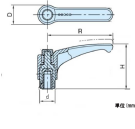

#### 仕様

|       |             |       |  |
|-------|-------------|-------|--|
| メーカー  | イマオコーポレーション | 型番    | EAL63AX30                                    |
| ねじサイズ | M6X30       | レバー長さ | 63mm   |
| 高さ    | 43mm        | 歯数    | 20   |
| 使用温度  | -30~130℃    | 材質    | レバー・ボス部、ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)<br>ねじ:亜鉛メッキ(S10C) |
| 質量    | 36g         |       |  |

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.