


品番：EA948CB-42

品名：M12x40mm クランプレバー(オレンジ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,540円(税抜) / 1,694円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,540円(税抜) / 1,694円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/06/30 19:46現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1213ページ | | |

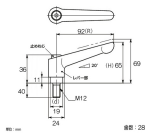

仕様

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | LDM-12-40-OR |
| 用途 | シャフトの位置調整、ワークの固定に | ねじサイズ | M12×40mm(ピッチ:1.75) |
| サイズ | R:92mm、H:65mm、d:19mm | 歯数 | 28 |
| 最大荷重 | 420N | 最大締付力 | 23kN |
| 重量 | 239g | カラー | オレンジ |
| 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装) ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) 止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜) スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB | | |

雄ねじ

レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装

レバー部を360°回せない場所でも、ねじの締めつけができます。

ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。

<工具レス化による作業効率アップ>

クランプレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ!
装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的!

<装置の省スペース化>

一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。

レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー（レバー部を回してもねじ部が回らない）状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なのが最大の特長です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.