


品番 : EA948CC-105

品名 : M6 雌ねじクランプレバー(操作レバ-付)



販売価格	680円(税抜)／748円(税込)		
カタログ価格	680円(税抜)／748円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 22:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1257ページ		

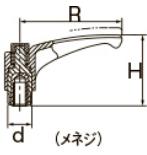

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EAL44A
ねじサイズ	M6	レバー長さ	44mm
高さ	32.5mm	歯数	18
使用温度	-30~130°C	材質	レバー・ボス部・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量	10g		

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.