


品番：EA948CC-106

品名：M6 雌ねじクランプレバー(操作バ-付)

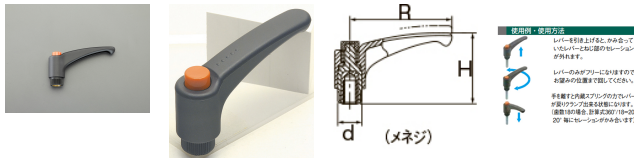

販売価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
カタログ価格	550円(税抜) / 605円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/30 15:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EAL63
ねじサイズ	M6	レバー長さ	63mm
高さ	43mm	歯数	20
使用温度	-30~130℃	材質	レバー・ボス部・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量	21g		

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。

RoHS対応品

※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.