


品番：EA948CC-111

品名：M12 雌ねじクランプレバー(操作バ -付)

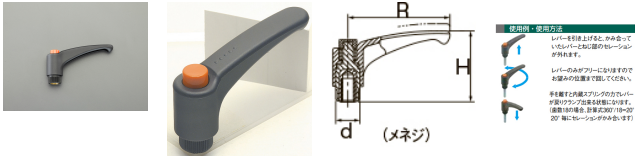

販売価格	1,110円(税抜)／1,221円(税込)		
カタログ価格	1,110円(税抜)／1,221円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 21:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1257ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EAL95
ねじサイズ	M12	レバー長さ	95mm
高さ	64.5mm	歯数	26
使用温度	-30～130℃	材質	レバー・ボス部・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 ねじ:黄銅(カドミウム低減材)
質量	51g		

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
RoHS対応品
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.