


品番 : EA948CC-233

品名 : M5 雌ねじミニクランプレバー(レッド)

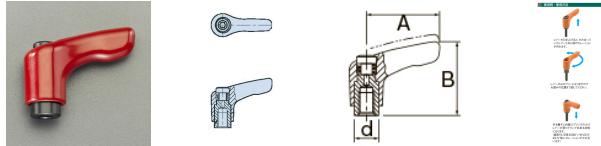

販売価格	950円(税抜)／1,045円(税込)		
カタログ価格	950円(税抜)／1,045円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1257ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	MKF5-RE
ねじサイズ	M5	レバー長さ	30mm
高さ	30mm	歯数	16
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)	材質	レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:SUM22L(四三酸化鉄被膜)
カラー	レッド	質量	36g

回し半径が小さいミニタイプ

マイナス溝とヘクサロビュラ穴の複合溝形状

RoHS対応品

代替品

A black plastic mini clamp lever with a black metal threaded end. It is shown against a light gray background.	品番 EA948CC-213
	コメント 色の違い(赤⇒黒)

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.