


品番：EA948CC-24

品名：M10 雌ねじクランプレバー(オレンジ)

	販売価格	1,390円(税抜)／1,529円(税込)		
	カタログ価格	1,390円(税抜)／1,529円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 5 (2024/04/28 08:02現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1273ページ			

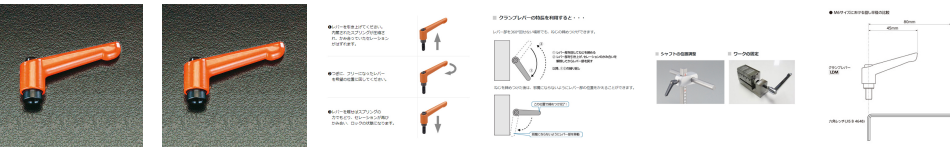

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	LDF-10-OR
用途	シャフトの位置調整、ワークの固定に	ねじサイズ	M10(ピッチ:1.5)
サイズ	R:78mm、H:55mm、d:16mm	歯数	26
最大荷重	290N	最大締付力	16kN
重量	118g	カラー	オレンジ
材質	レバー:亜鉛ダイカスト(静電塗装) ねじ:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) 止めねじ:スチール(四三酸化鉄皮膜) スプリング:ステンレス鋼線またはSWPB		

雌ねじタイプのクランプレバー
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装
ねじを締めつけた後は、邪魔にならないようにレバー部の位置をかえることができます。
<工具レス化による作業効率アップ> クランプレバーを使用することで、レンチやスパナなど、ねじを操作するための工具が不要になり作業効率がアップ！ 装置の段取り替えなど、ネジを頻繁に操作する箇所に効果的！
<装置の省スペース化> 一般的な工具より、回し半径が小さくねじの操作をするためのスペースを削減できます。

<クランプレバーとは>

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。

レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、フリー（レバー部を回してもねじ部が回らない）状態になるため、狭いスペースでも操作が可能なのが最大の特長です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.