
 


品番：EA948CC-34

品名：M10 雌ねじクランプレバー(シルバー)

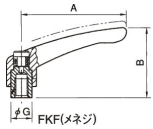

販売価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
カタログ価格	1,040円(税抜) / 1,144円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/30 18:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKF10-SV
ねじサイズ	M10×14	レバー長さ	80mm
高さ	54.5mm	歯数	22
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)5.5 ヘキサロピュラ穴:No.20(T20)	材質	レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:スチール(SUM22L)
質量	130g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.