
 


品番：EA948CC-35

品名：M12 雌ねじクランプレバー(シルバー)

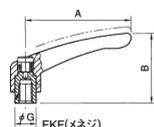

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,210円(税抜) / 1,331円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/30 15:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1211ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|---------------------------------|-------|---------------------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | FKF12-SV |
| ねじサイズ | M12×17 | レバー長さ | 95mm |
| 高さ | 63mm | 歯数 | 24 |
| 規格(適応工具の呼び) | (-)ドライバー:(-)7 ヘキサロピュラ穴:(T27) | 材質 | レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:スチール(SUM22L) |
| 質量 | 210g | | |

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.