
 


品番：EA948CC-35

品名：M12 雌ねじクランプレバー(シルバー)

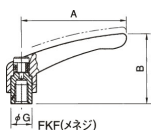

販売価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
カタログ価格	1,210円(税抜) / 1,331円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/30 19:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKF12-SV
ねじサイズ	M12×17	レバー長さ	95mm
高さ	63mm	歯数	24
規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー:(-)7 ヘキサロピュラ穴:(T27)	材質	レバー:亜鉛ダイカスト、 ねじ:スチール(SUM22L)
質量	210g		

亜鉛ダイカスト製で、指にフィットするエコノミータイプ

クランピングポジションを変えずに、位置を安全で便利な方向に調整できます。

狭い場所でもレバーをセットできますので、取付けスペースの節約になります。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.