


品番：EA948CD-123

品名：M8 x25mm 雄ねじクランプ°レバ- (ステンレスジ / クロ-ム)



販売価格	2,840円 (税抜) / 3,124円 (税込)		
カタログ価格	2,840円 (税抜) / 3,124円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/11 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		

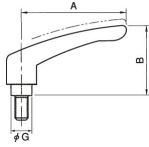

ねじサイズ	ねじ長さ	ねじ径	ねじピッチ	ねじ規格
M8	25	8	1.25	JIS B 8202



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR8x25-CR-SUS
ねじサイズ	M8×25	レバー長さ	65mm
高さ	42.5mm	規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー: (-)5.5 ヘキサロピュラ穴: No.20(T20)
ねじ締付力	回し半径: 55mm 許容荷重: 290N 許容締付力: 8kN	材質	レバー: 亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、 ねじ: SUS303 (ステンレススチール)
質量	102g		
マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.