


品番：EA948CD-133

品名：M10x30mm 雄ねじクランプレバー-(ステンレスジ / クロム)



販売価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
カタログ価格	3,150円(税抜) / 3,465円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/11 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1211ページ		

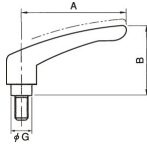

ねじ径	ねじ長さ	ねじピッチ	ねじ規格
M10	30	1.5	JIS B 1177



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FKR10x30-CR-SUS
ねじサイズ	M10×30	レバー長さ	80mm
高さ	54.5mm	規格(適応工具の呼び)	(-)ドライバー: (-)5.5 ヘキサロピュラ穴: No.20(T20)
ねじ締付力	回し半径: 70mm 許容荷重: 445N 許容締付力: 12.8kN	材質	レバー: 亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、 ねじ: SUS303(ステンレススチール)
質量	157g		
マイナス溝とヘキサロピュラ穴の複合溝形状			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.