


品番：EA948CE-112

品名：64mm/ 8mm 角穴クランクハンドル

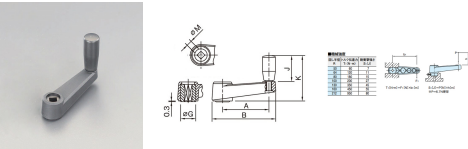

販売価格	3,040円(税抜)／ 3,344円(税込)		
カタログ価格	3,040円(税抜)／3,344円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/18 20:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1257ページ		



カタログ訂正 25/07/09 ●材質…ハンドル:(誤)ポリプロピレン (正)ポリアミド (No.56 1115)

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BCH64S
全長	86mm	全高	63mm
穴形状	角	機械強度	トルク伝達力:120N・m 耐衝撃強さ:11J
使用温度	0～90℃	材質	クランク:ポリアミド(ガラス繊維強化)、 インサート:黄銅(C3604)、 ハンドル:ポリアミド(ツヤ消し)
質量	78g	入数	1個入り
回転ハンドル付き			
クランクは、丈夫なリブ構造です。			
RoHS対応品			
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

