


品番：EA948CE-52

品名：M8 x 77mm [ナイロン製]回転ハンドル

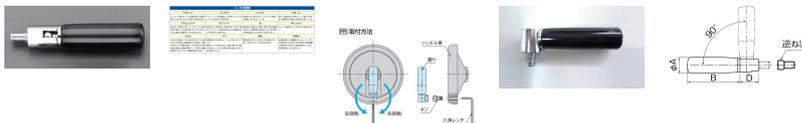

販売価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
カタログ価格	1,990円(税抜) / 2,189円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/05/04 04:51現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1273ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FR22A
材質	グリップ:ポリアミド、 シャंक:SUM22(クロムメッキ)	ねじサイズ	M8×14mm
サイズ(mm)	A:22、B:77、D:22.5		

取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。

ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。

雄ねじ

折り曲げ式

RoHS対応品

【取付方法】

- 1 ネジをハンドル車に右回転で根元まで軽く締め込んでください。
 - 2 裏側から六角レンチをネジに差し込み六角レンチを左回転(緩める方向)で1回転させてください。
 - 3 六角レンチでネジを固定した状態で、握りをネジに左回転で根元まで締め込んでください。
 - 4 六角レンチでネジを固定した状態で、握りを右回転で1回転させてください。
 - 5 六角レンチでネジを固定した状態で、握りを右回転で位置決めをしてください。
 - 6 握りを固定した状態で、六角レンチを右回転させて締め付けてください。
- 注) 折り曲げ部に定期的に油を塗布することをお勧めします。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.