
 
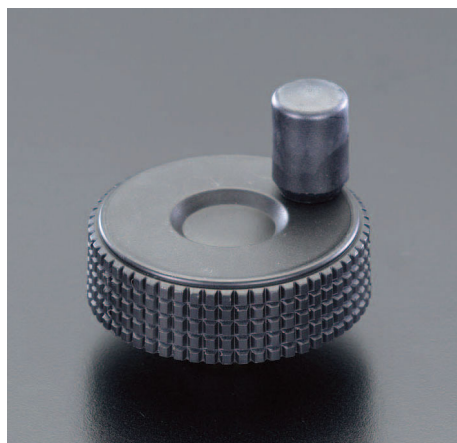


品番 : EA948CG-3A

品名 : 61.0x39.0mm/8x25mm 丸ハンドル(止めねじ型)



販売価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
カタログ価格	2,750円(税抜) / 3,025円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/12 00:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1210ページ		

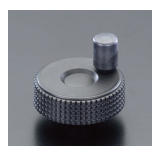

#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	GH60N
ねじサイズ	M5	ノブ径	61mm
ノブ高さ	39mm	ハンドル長さ	23mm
材質	ノブ:ポリプロピレン、 握り:ポリアミド、 インサート:黄銅	質量	65g

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップしにくい、快適な握り感覚です。

ミニ回転グリップがついているので、低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.