


品番：EA948CH-6

品名：M6 雌ねじカムレバー

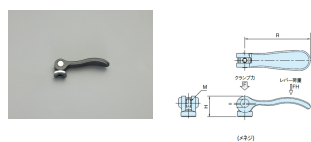

販売価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
カタログ価格	1,530円(税抜) / 1,683円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/12 03:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1213ページ		



### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	KCL06
ねじサイズ	M6	レバー長さ	70.4mm
高さ	22.2mm	クランプ力	4kN
レバー荷重	120N	使用温度	-40~90℃
材質	レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装) 丸ナット・ねじ:SUM22L(亜鉛三価クロメート) スラストワッシャー:強化プラスチック	質量	29g
一度適正な量をねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプ・アンクランプが行えます。			
RoHS対応品			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.