 



品番：EA948DA-21

品名：M3 軽荷重ボールプランジャー



販売価格	400円(税抜) / 440円(税込)		
カタログ価格	400円(税抜) / 440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/07/26 21:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1260ページ		

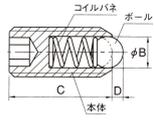

・最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ボールはコイルバネの弾力に反力を受ける状態に保たれることを指します。
・最大荷重は、ボールがコイルバネの弾力に反力を受ける状態に保たれることを指します。
・プランジャは、必ず目印位置に調整する必要があります。



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BST3A
用途	しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用)	ねじサイズ	M3
本体長さ	9mm	ボール径	1.5mm
荷重(最小～最大)	1.5～3N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50～60)	質量	0.2g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.