 



品番：EA948DA-21


品名：M3 軽荷重ボールプランジャー



販売価格	345円(税抜) / 380円(税込)		
カタログ価格	345円(税抜) / 380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/28 22:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

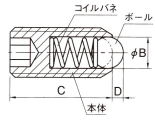

 ・最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ボールはコイルバネの弾力に反力を受ける状態です。  
・最大荷重は、ボールがコイルバネの弾力に反力を受ける状態から、ボールがコイルバネの弾力に反力を受けない状態までです。  
・プランジャは必ず目視検査の必要があります。



### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BST3A
用途	しゅう動部の位置決め用(軽荷重用)	ねじサイズ	M3
本体長さ	9mm	ボール径	1.5mm
荷重(最小~最大)	1.5~3N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50~60)	質量	0.2g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.