 



品番：EA948DA-23


品名：M5 軽荷重ボールプランジャー



販売価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
カタログ価格	265円(税抜) / 292円(税込)		
在庫数	最新在庫: 16 (2026/04/12 02:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

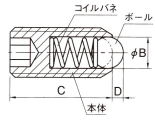

 ・最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ボールはボール穴の底面にスプリング配分が一致する位置にあり、最大荷重はボールが穴の底面に接触し、ボールの頂面にスプリング配分が一致する位置にあり、この範囲で動作します。
・プランジャースタンプは必ず目視検査の必要があります。



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BST5A
用途	しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用)	ねじサイズ	M5
本体長さ	14mm	ボール径	3mm
荷重(最小～最大)	6～11N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50～60)	質量	1.3g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.