 




品番：EA948DA-26

品名：M10 軽荷重ボールプランジャー

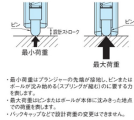

販売価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
カタログ価格	420円(税抜) / 462円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/04/12 03:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

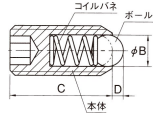

※最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ボールはボール穴の底面とスプリングが接触し、ボールが穴の底面に押し込まれる状態を指します。
※最大荷重は、ボールが穴の底面とスプリングが接触し、ボールが穴の底面に押し込まれる状態を指します。
※プランジャは、必ず目印位置まで押し込まないと正常に動作しません。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BST10A
用途	しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用)	ねじサイズ	M10
本体長さ	23	ボール径	6
荷重(最小～最大)	20～35N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50～60)	質量	8g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.