 




品番：EA948DA-27

品名：M12 軽荷重ボールプランジャー

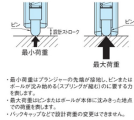

販売価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
カタログ価格	600円(税抜) / 660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/04/12 03:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

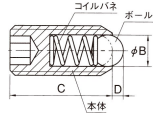

・最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ボールはコイルバネの弾力によってスプリング動作に属する状態です。
・最大荷重は、ボールがコイルバネの弾力によってスプリング動作に属する状態です。
・プランジャは、必ず目印位置に調整してください。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BST12A
用途	しゅう動部の位置決め用(軽荷重用)	ねじサイズ	M12
本体長さ	26	ボール径	8
荷重(最小~最大)	30~55N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50~60)	質量	12g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.