 



品番：EA948DA-29


品名：M20 軽荷重ボールプランジャー



販売価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
カタログ価格	1,170円(税抜) / 1,287円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/28 23:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

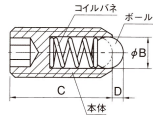

 ※最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ボールはボール穴の底面とスプリングの間に押しつぶされる状態です。  
※最大荷重は、ボールがボール穴の底面とスプリングの間に押しつぶされ、ボールが変形し、スプリングが変形する状態です。  
※プランジャースタンプは必ず目視検査の必要があります。



### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BST20A
用途	しゅう動部の位置決め用(軽荷重用)	ねじサイズ	M20
本体長さ	43mm	ボール径	12mm
荷重(最小~最大)	80~160N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50~60)	質量	64g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.