 




品番：EA948DA-30

品名：M24 軽荷重ボールプランジャー

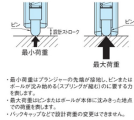

販売価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
カタログ価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/28 23:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

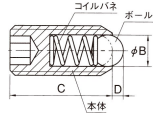

・最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ボールはボール穴の底面とスプリングの間に押し込まれる状態です。
・最大荷重は、ボールがボール穴の底面とスプリングの間に押し込まれ、ボールがボール穴の底面から押し出される状態です。
・プランジャは必ず目印位置での使用をお願いします。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BST24A
用途	しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用)	ねじサイズ	M24
本体長さ	48mm	ボール径	15mm
荷重(最小～最大)	90～180N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50～60)	質量	100g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.