 



品番：EA948DA-34

品名：M6 重荷重ボールプランジャー



販売価格	400円(税抜) / 440円(税込)		
カタログ価格	400円(税抜) / 440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2025/12/16 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		

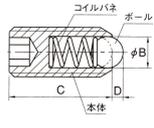

商品に付随するマーク

※、本カタログと本カタログのマークには、必ずしも一致するものではありません。
※、本カタログと本カタログのマークには、必ずしも一致するものではありません。
※、本カタログと本カタログのマークには、必ずしも一致するものではありません。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BSTH6A
用途	しゅう動部の位置決め用に(重荷重用)	ねじサイズ	M6
本体長さ	15mm	ボール径	3.5mm
荷重(最小～最大)	28～40N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50～60)	質量	2g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.