


品番：EA948DA-35

品名：M8 重荷重ボールプランジャー

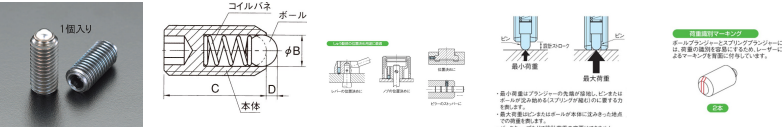

販売価格	450円(税抜)／ 495円(税込)		
カタログ価格	450円(税抜)／495円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/03/23 19:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BSTH8A
用途	しゅう動部の位置決め用に(重荷重用)	ねじサイズ	M8
本体長さ	18mm	ボール径	5mm
荷重(最小～最大)	47～73N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50～60)	質量	4g
レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに			
製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)			