 



品番：EA948DA-39

品名：M20 重荷重ボールプランジャー



販売価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
カタログ価格	1,460円(税抜) / 1,606円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/03/23 21:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

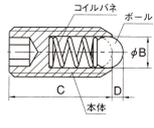

※ 取付け方向は、製品の裏面に記載されています。  
※ 取付け方向は、製品の裏面に記載されています。  
※ 取付け方向は、製品の裏面に記載されています。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BSTH20A
用途	しゅう動部の位置決め用に(重荷重用)	ねじサイズ	M20
本体長さ	43mm	ボール径	12mm
荷重(最小～最大)	115～40N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	六角	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA ボール:スチール(HRC50～60)	質量	64g

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.