 
 



品番：EA948DA-44

品名：M8 軽荷重ショートプランジャー



販売価格	355円(税抜) / 391円(税込)		
カタログ価格	355円(税抜) / 391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/07 20:41現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

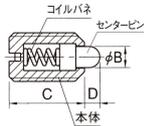

※最小荷重はプランジャーの先端が接触し、センターピンが2/3A部をスプリングが縮むに到達するまでです。  
※最大荷重はセンターピンが2/3B部をスプリングが縮むに到達するまでです。  
※圧入する際は、圧入機などを用いてください。手作業での圧入は、製品の破損や性能低下の原因となります。  
※圧入後は、圧入機などを用いて圧入位置を確認してください。

### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ZSP8
用途	突き出し、位置決め用に(軽荷重用)	ねじサイズ	M8
本体長さ	16mm	センターピン径	4mm
荷重(最小～最大)	7～15N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA センターピン:スチール(HRC50～60)	質量	4g

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン)

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.