 
 



品番：EA948DA-45

品名：M10 軽荷重ショートプランジャー



販売価格	375円(税抜) / 413円(税込)		
カタログ価格	375円(税抜) / 413円(税込)		
在庫数	最新在庫: 67 (2026/03/07 19:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

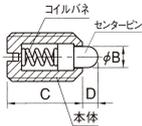

※最小荷重はプランジャーの先端が接触し、センターピンが2/3A部分にスプリングが接触した時に要する力です。
※最大荷重はセンターピンが2/3A部分に接触した時に要する力です。
※本製品は、圧入時に必ずしもこの荷重で入ります。圧入時の荷重は、圧入機や圧入方法によって異なります。
※圧入時の荷重は、圧入機や圧入方法によって異なります。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ZSP10
用途	突き出し、位置決め用に(軽荷重用)	ねじサイズ	M10
本体長さ	19mm	センターピン径	4.5mm
荷重(最小～最大)	9～16N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA センターピン:スチール(HRC50～60)	質量	7g

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.