 
 



品番：EA948DA-46

品名：M12 軽荷重ショートプランジャー



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 560円(税抜) / 616円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 560円(税抜) / 616円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 10 (2026/06/29 00:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1214ページ                       |      |   |

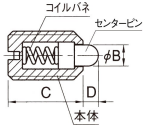

※最小荷重はプランジャーの先端が接触し、センターピンが2/3A部をスプリングが圧縮した状態に達するまでです。  
※最大荷重はセンターピンがB部を押しつぶすまでです。  
※圧縮力は、圧縮率によって異なります。  
※圧縮力は、圧縮率によって異なります。

仕様

|           |   |         |       |
|-----------|---|---------|-------|
| メーカー      | イマオコーポレーション   | 型番      | ZSP12 |
| 用途        | 突き出し、位置決め用に(軽荷重用)                                       | ねじサイズ   | M12   |
| 本体長さ      | 22mm  | センターピン径 | 6mm   |
| 荷重(最小~最大) | 14~26N  | 取付け方法   | ねじ込み  |
| レンチ穴      | マイナス  | 耐熱温度    | 100℃  |
| 材質        | 本体:スチール(SUM22L)、<br>コイルバネ:SWPA<br>センターピン:スチール(HRC50~60) | 質量      | 13g   |

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(1本ライン)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.