 
 



品番：EA948DA-55

品名：M10 中荷重ショートプランジャー



販売価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
カタログ価格	410円(税抜) / 451円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/07 19:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

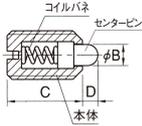

※中荷重はプランジャーの先端が接触し、ピンは必ず  
オーロの穴に押し込まれ、プランジャーが戻り、位置決めに  
戻ります。  
※最小荷重は0.2N、最大荷重は35N、この範囲  
での荷重が可能です。  
※プランジャーは必ず指定の荷重で使用してください。

### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SPL10
用途	突き出し、位置決め用(中荷重用)	ねじサイズ	M10
本体長さ	19mm	センターピン径	4.5mm
荷重(最小～最大)	20～35N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA センターピン:スチール(HRC50～60)	質量	7g

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.