 
 



品番：EA948DA-56

品名：M12 中荷重ショートプランジャー



販売価格	630円(税抜) / 693円(税込)		
カタログ価格	630円(税抜) / 693円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/28 23:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

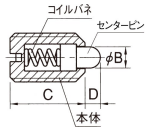

※最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ピンがはみ出るまでの範囲で測定されています。ピンがはみ出ると、先端側の位置調整ができません。  
※最大荷重は、先端側の位置調整が完了した状態で測定されています。先端側の位置調整が完了しない状態で測定すると、最大荷重が低下します。  
※プランジャーの先端は鋭利な刃物状です。取り扱いにはご注意ください。

### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SPL12
用途	突き出し、位置決め用(中荷重用)	ねじサイズ	M12
本体長さ	22mm	センターピン径	6mm
荷重(最小~最大)	30~55N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA センターピン:スチール(HRC50~60)	質量	13g

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.