 
 



品番：EA948DA-57

品名：M16 中荷重ショートプランジャー



販売価格	810円(税抜) / 891円(税込)		
カタログ価格	810円(税抜) / 891円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/28 23:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

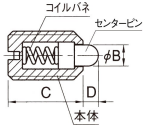

※最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ピンがはみ出るまでの範囲で調整可能です。ピンがはみ出る範囲を超えると、先端がはみ出るため、調整ができません。
※最大荷重はコイルバネの弾性範囲を超えない範囲で調整可能です。弾性範囲を超えると、コイルバネが永久変形するため、調整ができません。
※プランジャーの先端は鋭利なため、取り扱いにはご注意ください。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SPL16
用途	突き出し、位置決め用(中荷重用)	ねじサイズ	M16
本体長さ	24mm	センターピン径	8.5mm
荷重(最小～最大)	45～100N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA センターピン:スチール(HRC50～60)	質量	24g

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.