 
 



品番：EA948DA-58

品名：M20 中荷重ショートプランジャー



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,130円(税抜) / 1,243円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,130円(税抜) / 1,243円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/06/28 23:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1214ページ                       |      |   |

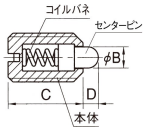

※最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ピンがはみ出る前の状態で測定した値です。  
※最大荷重はピンがはみ出る直前の状態で測定した値です。  
※圧入作業の際は必ず取扱説明書をご確認ください。

### 仕様

|           |   |         |       |
|-----------|---|---------|-------|
| メーカー      | イマオコーポレーション   | 型番      | SPL20 |
| 用途        | 突き出し、位置決め用(中荷重用)  | ねじサイズ   | M20   |
| 本体長さ      | 30mm  | センターピン径 | 10mm  |
| 荷重(最小～最大) | 60～120N   | 取付け方法   | ねじ込み  |
| レンチ穴      | マイナス  | 耐熱温度    | 100℃  |
| 材質        | 本体:スチール(SUM22L)、<br>コイルバネ:SWPA<br>センターピン:スチール(HRC50～60) | 質量      | 46g   |

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.