 
 



品番：EA948DA-58

品名：M20 中荷重ショートプランジャー



販売価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
カタログ価格	1,130円(税抜) / 1,243円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/03/07 19:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

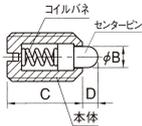

※最小荷重はプランジャーの先端が接触し、ピンがはみ出る前の状態での測定値です。
※最大荷重はピンがはみ出る直前の状態での測定値です。
※バネの寿命は使用条件により異なります。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	SPL20
用途	突き出し、位置決め用(中荷重用)	ねじサイズ	M20
本体長さ	30mm	センターピン径	10mm
荷重(最小～最大)	60～120N	取付け方法	ねじ込み
レンチ穴	マイナス	耐熱温度	100℃
材質	本体:スチール(SUM22L)、 コイルバネ:SWPA センターピン:スチール(HRC50～60)	質量	46g

全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストッパー・突き出し・位置決めに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.