


品番 : EA948DA-66

品名 : M10 中荷重スプリングプランジャー



販売価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
カタログ価格	1,050円(税抜) / 1,155円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2025/12/17 11:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		

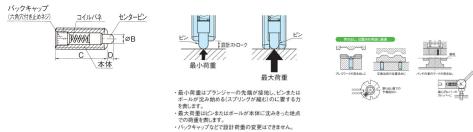

## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	PL10
ねじサイズ	M10	用途	突き出し、位置決め用に(中荷重用)
本体長さ	22mm	センターピン径	4mm
荷重(最小～最大)	9～35N	取付方法	ねじ込み
レンチ穴	六角/専用	耐熱温度	100°C
材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄皮膜) コイルバネ:SWPA センターピン:SUM22L(HRC56～60)	質量	9g

先端側から位置調整ができるため、プレス・金型などのストップバー・突き出し・位置決めに最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.