


品番：EA948DB-103

品名：7x 6mm ボールプランジャー(樹脂ケース)

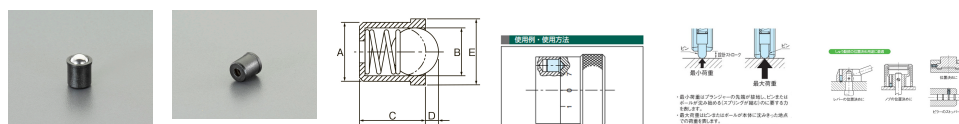

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 145円(税抜) / 160円(税込) | | |
| カタログ価格 | 145円(税抜) / 160円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 19 (2026/06/25 14:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1215ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|--------------|-----------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | EBP6 |
| 用途 | しゅう動部の位置決め用に | 本体長さ | 7mm |
| ボール径 | 5mm | 荷重(最小～最大) | 6～12N |
| 取付け方法 | 差し込み | 取付穴加工の公差 | +0.1～+0.15 |
| 耐熱温度 | 90℃ | 材質 | 本体:ポリアセタール コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420 |
| 質量 | 0.7g | | |

樹脂製ケースの差込型

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.