


品番 : EA948DB-22

品名 : M4 軽荷重ボールプランジャー



販売価格	380円(税抜)／418円(税込)		
カタログ価格	380円(税抜)／418円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/23 07:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

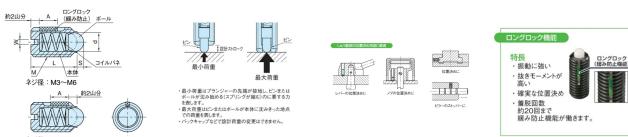

## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LBST4
用途	しゅう動部の位置決め用に(軽荷重用)	ねじサイズ	M4
本体長さ	9mm	ボール径	2.5mm
荷重(最小～最大)	4～10N	モーメント	取付け:0.18N・m 取外し:0.12N・m
取付け方法	ねじ込み	レンチ穴	マイナス
耐熱温度	80°C	材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄被膜) コイルバネ:SWPA ボール:SUJ2(HRC56～60) ロングロック:ポリアミド
質量	0.6g		

【緩み防止機能(ロングロック)付】

振動に強い

抜きモーメントが高い

確実な位置決め

着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストップバー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.