 



品番：EA948DB-25

品名：M8 軽荷重ボールプランジャー



販売価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
カタログ価格	500円(税抜) / 550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/11 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

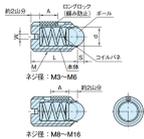

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LBST8
用途	しゅう動部の位置決め用(軽荷重用)	ねじサイズ	M8
本体長さ	16mm	ボール径	5mm
荷重(最小~最大)	15~30N	モーメント	取付け:1.09N・m 取外し:0.37N・m
取付け方法	ねじ込み	レンチ穴	マイナス
耐熱温度	80℃	材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄被膜) コイルバネ:SWPA ボール:SUJ2(HRC56~60) ロングロック:ポリアミド
質量	3.5g		

【緩み防止機能(ロングロック)付】

- 振動に強い
- 抜きモーメントが高い
- 確実な位置決め
- 着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.