 




品番：EA948DB-27

品名：M12 軽荷重ボールプランジャー

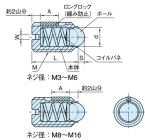

販売価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
カタログ価格	1,010円(税抜) / 1,111円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/04/11 14:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

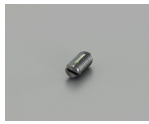

### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LBST12
用途	しゅう動部の位置決め用(軽荷重用)	ねじサイズ	M12
本体長さ	22mm	ボール径	8mm
荷重(最小~最大)	30~55N	モーメント	取付け: 2.03N・m 取外し: 1.36N・m
取付け方法	ねじ込み	レンチ穴	マイナス
耐熱温度	80℃	材質	本体: SUM22L(四三酸化鉄被膜) コイルバネ: SWPA ボール: SUJ2(HRC56~60) ロングロック: ポリアミド
質量	10g		

#### 【緩み防止機能(ロングロック)付】

振動に強い

抜きモーメントが高い

確実な位置決め

着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

RoHS対応品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.