 
 



品番：EA948DB-31

品名：M3 重荷重ボールプランジャー



販売価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
カタログ価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/07/25 11:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		

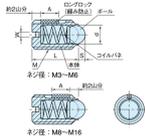

ロングロックが緩み防止になります

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LBSTH3
用途	しゅう動部の位置決め用(重荷重用)	ねじサイズ	M3
本体長さ	7mm	ボール径	1.5mm
荷重(最小~最大)	5~7N	モーメント	取付け:0.1N・m 取外し:0.07N・m
取付け方法	ねじ込み	レンチ穴	マイナス
耐熱温度	80℃	材質	本体:SUM22L(四三酸化鉄被膜) コイルバネ:SWPA ボール:SUJ2(HRC56~60) ロングロック:ポリアミド
質量	0.2g		

【緩み防止機能(ロングロック)付】

振動に強い

抜きモーメントが高い

確実な位置決め

着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.