 



品番：EA948DB-37

品名：M12 重荷重ボールプランジャー



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,120円(税抜) / 1,232円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,120円(税抜) / 1,232円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 10 (2026/03/07 19:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1214ページ | | |

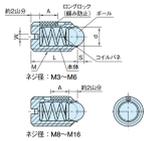

仕様

| | | | |
|-----------|--------------------|-------|--|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LBSTH12 |
| 用途 | しゅう動部の位置決め用に(重荷重用) | ねじサイズ | M12 |
| 本体長さ | 22mm | ボール径 | 8mm |
| 荷重(最小～最大) | 66～120N | モーメント | 取付け: 2.03N・m 取外し: 1.36N・m |
| 取付け方法 | ねじ込み | レンチ穴 | マイナス |
| 耐熱温度 | 80℃ | 材質 | 本体: SUM22L(四三酸化鉄被膜) コイルバネ: SWPA ボール: SUJ2(HRC56～60) ロングロック: ポリアミド |
| 質量 | 10g | | |

【緩み防止機能(ロングロック)付】

振動に強い

抜きモーメントが高い

確実な位置決め

着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.