 
 



品番：EA948DB-53

品名：M5 重荷重ボールプランジャー



販売価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜) / 1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/25 15:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1214ページ		

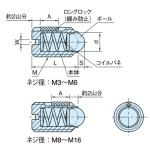

### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LBSUH5
用途	しゅう動部の位置決め用(重荷重用)	ねじサイズ	M5
本体長さ	12mm	ボール径	3mm
荷重(最小~最大)	19~30N	モーメント	取付け:0.12N・m 取外し:0.08N・m
取付け方法	ねじ込み	レンチ穴	マイナス
耐熱温度	80℃	材質	本体:SUS303 コイルバネ:SUS301 ボール:SUS420(HRC55) ロングロック:ポリアミド
質量	0.9g		

#### 【緩み防止機能(ロングロック)付】

振動に強い

抜きモーメントが高い

確実な位置決め

着脱回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。

レバー・ノブ・ワーク・治具の位置決め、ピラーのストッパー、プレス機械の下金型(送り抜き)などに

製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。(2本ライン)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.