

 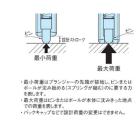
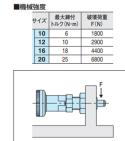


品番 : EA948DD-112

品名 : M12x20mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製



販売価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
カタログ価格	1,790円(税抜) / 1,969円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 19:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1262ページ		

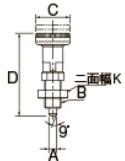

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EIP12LW-SUS
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M12
ノーズ径	6mm	ノブ径	25mm
全長	61mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小～最大)	8~21N	機械強度	最大締付トルク:10N·m 破壊荷重:2900N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	使用温度	-30~130°C
材質	本体・ノブ・ロックナット:ポリアミド コイルバネ:SUS302 ノーズ:SUS303	質量	33g

軽量タイプ

鋳を嫌う場所に最適です。

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです

ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。

RoHS対応品

※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。

※本体六角部までねじ込んで使用する場合、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.