 
 



品番 : EA948DD-113

品名 : M16x26mm[ダブルナット]インデックスプランジャー/樹脂製



販売価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
カタログ価格	1,910円(税抜) / 2,101円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/12 23:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		

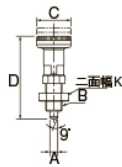

注意
 ・必ず樹脂製のものを扱います。
 ・鋭利な端部に注意です。
 ・作業時に手や衣類に鋭利な端部が刺さる可能性があります。作業時は必ず保護メガネを装着してください。
 ・樹脂製の部品は、高温で変形する可能性があります。高温での使用はできません。
 ・90°回転するメカニカル部品は、必ず90°回転してロック解除を確認してください。

サイズ	最大締付トルク (N・m)	破壊荷重 (N)
M10	5	1900
M12	10	3900
M16	18	4900
M20	25	6900



・必ず樹脂製の部品を扱います。鋭利な端部に注意です。
 ・作業時に手や衣類に鋭利な端部が刺さる可能性があります。作業時は必ず保護メガネを装着してください。
 ・樹脂製の部品は、高温で変形する可能性があります。高温での使用はできません。
 ・90°回転するメカニカル部品は、必ず90°回転してロック解除を確認してください。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	EIP16LW-SUS
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M16
ノーズ径	8mm	ノブ径	31mm
全長	76mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小~最大)	9~26N	機械強度	最大締付トルク:18N・m 破壊荷重:4400N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	使用温度	-30~130℃
材質	本体・ノブ・ロックナット:ポリアミド コイルバネ:SUS302 ノーズ:SUS303	質量	50g

軽量タイプ

鋳を嫌う場所に最適です。

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のインデックスプランジャーです

ノーズロック:ノブを引いた状態で90°回転させるとノーズを引いた状態で固定(ロック)できます。

RoHS対応品

※タップ穴に切り粉等がないか確認して取付けてください。

※本体六角部までねじ込んで使用する場合、タップ穴の面取り加工を施さなければ、最大接触面が得られます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.