


品番：EA948DD-23

品名：M16x 8mm [シングルナット]インデックスフランジヤ

 


販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/29 00:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		

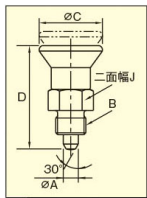

特長  
・ノズを引くとノズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスフランジヤです。  
・ネジ部に逃げ加工を施してあります。

サイズ	許容せん断力(N)
6	212
8	377
10	592
12	848
16	1507
20	2255



### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXNS16
用途	位置決め時にノズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M16
ノズ径	8mm	ノブ径	33mm
全長	54mm	ナット	シングルナット
荷重(最小～最大)	14～28N	ノズ機械強度	許容せん断力:1507N
取付方法	ねじ込(スパナ)	耐熱温度	80℃
材質	本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノズ:SUM22L(HRC58～62)	質量	53g

ネジ部が短いショートタイプ

ノブを引くとノズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスフランジヤです。

ネジ部に逃げ加工を施してあります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

