
 
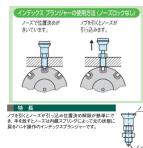


品番 : EA948DD-81

品名 : M 8x 4mm [ダブルナット]インデックスプランジャー

 


販売価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
カタログ価格	1,820円(税抜) / 2,002円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/18 10:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1261ページ		

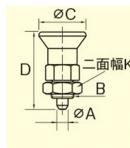

■ノーズ取付面取り	ノーズを直接プレートにねじ込んで使用される場合は、プレート側の面取り(深さ2.5mm)を施してください。
標準	ノーズを直接プレートにねじ込んで使用される場合は、ノーズ側の面取り(深さ2.5mm)を施してください。

■ノーズ機械強度表 サイズ	許容せん断力(N)
6	212
8	377
10	580
12	848
14	1200
16	1507
20	2355



・頭部面取りノーズの場合は、ノーズ側の面取り(深さ2.5mm)を施してください。
・頭部面取りノーズの場合は、ノーズ側の面取り(深さ2.5mm)を施してください。
・頭部面取りノーズの場合は、ノーズ側の面取り(深さ2.5mm)を施してください。
・ノーズ側の面取り(深さ2.5mm)を施してください。

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXN8W
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M8×1.0
ノーズ径	4mm	ノブ径	18mm
全長	38.5mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小～最大)	6～12N	ノーズ機械強度	許容せん断力:377N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	推奨面取りサイズ	60°面取り/深さ2.5
耐熱温度	80°C	材質	本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルレバネ:SUS301 ノーズ:SUM22L(HRC58～62)
質量	16g		

コストパフォーマンスに優れたタイプ

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。

※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.